


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7027463



Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschräuben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

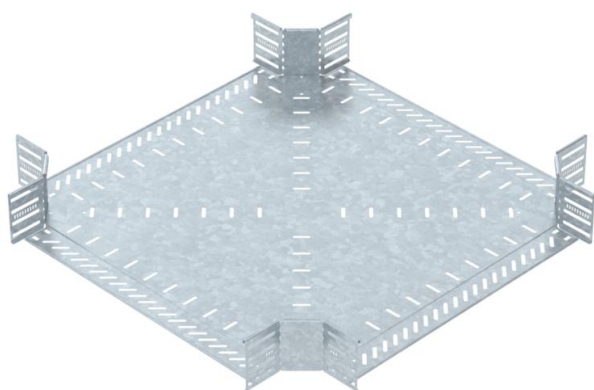

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7027463
Typ	RK 160 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	589,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Kreuzung 110 FT

Artikelnummer: 7027463



## Abmessungen

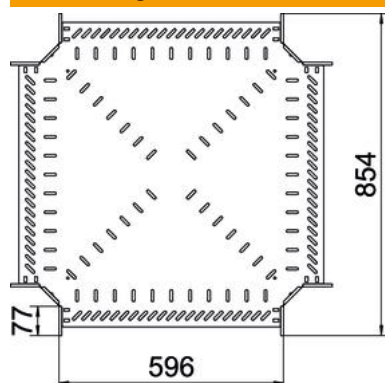

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

## Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	48 St.
Holmstärke	1,25 mm