


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7113110

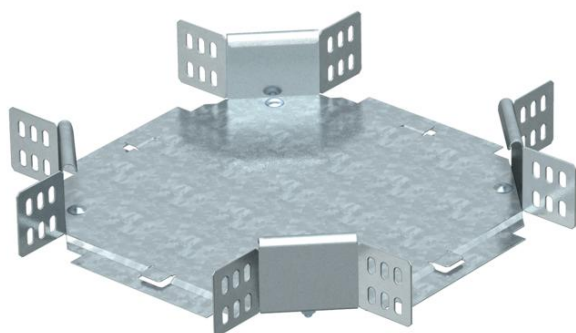

Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand ausgeliefert. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7113110
Typ	RK 610 FT
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FT

Artikelnummer: 7113110



Abmessungen

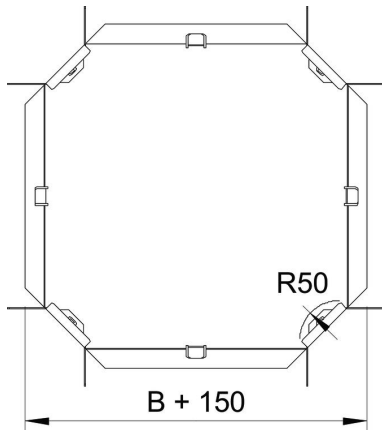

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm