


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FS

Artikelnummer: 7004419



Kreuzung, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.
Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

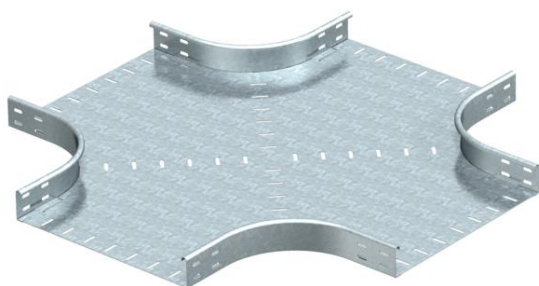

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7004419
Typ	RK 650 FS
Bezeichnung 1	Kreuzung
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1120 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Kreuzung 60 FS

Artikelnummer: 7004419



Abmessungen

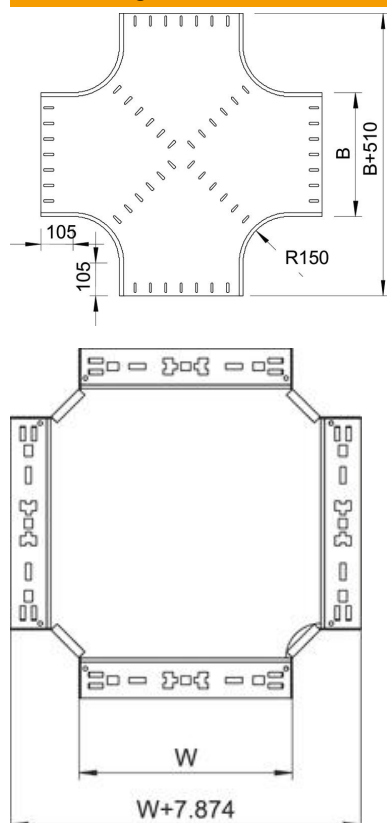

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm