

Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405814



Zur fußbodenebenen Höheneinstellung der nivellierbaren Kassetteneinheiten und des estrichbündigen Kanalsystems OKB. Die VPE besteht aus 4 Nivelliereinheiten.



St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7405814
Typ	RK NEV2 70
Bezeichnung 1	Nivelliereinheit
Bezeichnung 2	für Kassette und OKB
Hersteller	OBO
Dimension	M8x70mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Verpackungseinheit
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 VPE


Technisches Datenblatt

Nivelliereinheit RKNEV2

Artikelnummer: 7405814



Abmessungen

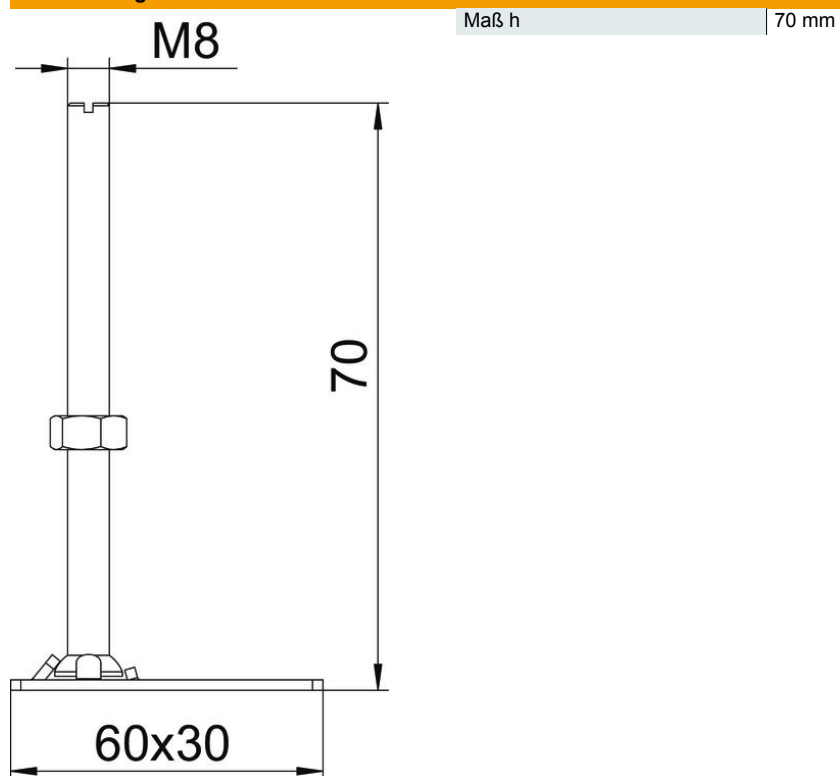

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Nivellierbereich max.	150 mm
Nivellierbereich min.	100 mm
Geeignet für Kanäle	ja
Geeignet für Kassetten	ja
Mit Trittschalldämmung	nein
Material des Fußes	Metall