


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405892

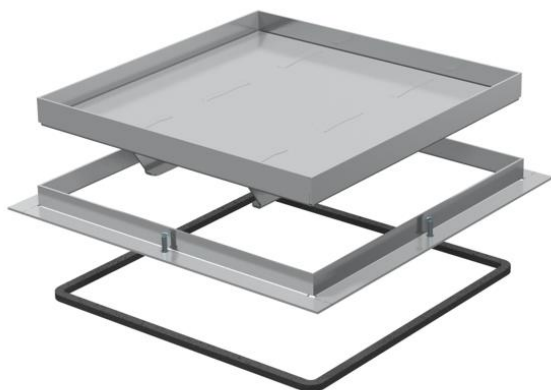

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.



VA Edelstahl, rostfrei

## Stammdaten

Artikelnummer	7405892
Typ	RK SL1 V2 20
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x20
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	517 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405892



## Abmessungen

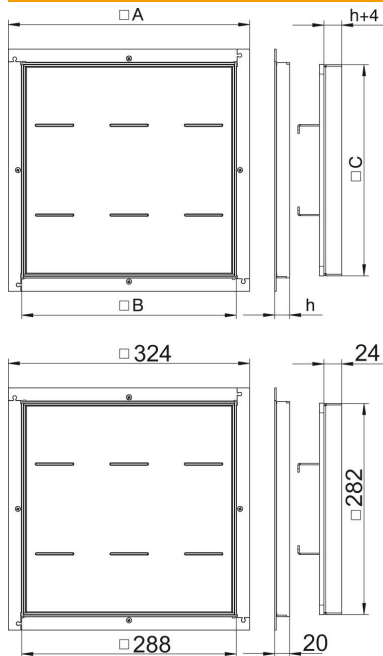

Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	20 mm

## Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	90 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	290 mm
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems	GB2