

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405908



Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405908
Typ	RK SL1 V2 40
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x40
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	608 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405908



Abmessungen

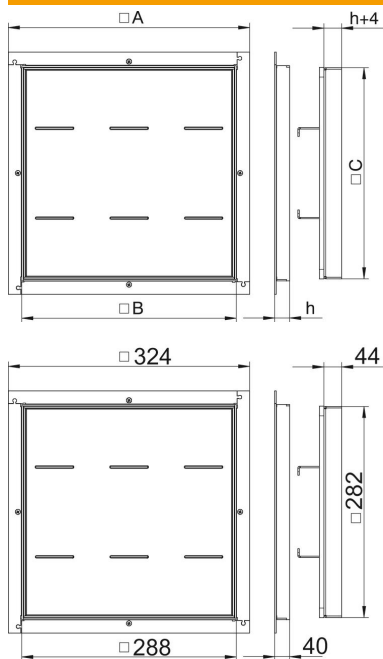

Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	40 mm

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	290 mm
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	10 kN (OBO SL1)