


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder FT

Artikelnummer: 6067816

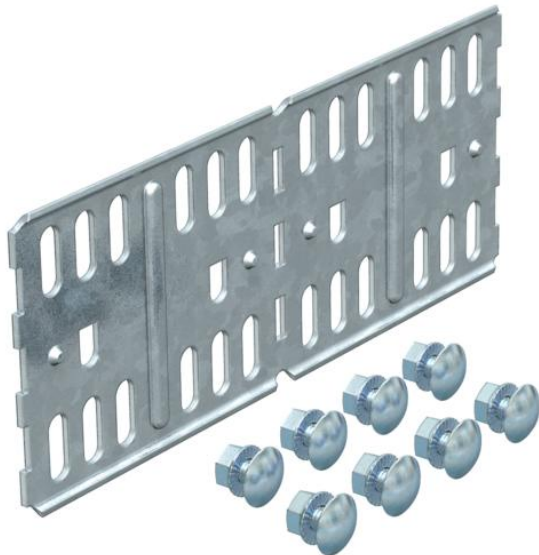

Für gerade Verbindungen von Kabelrinnen, Formteilen und Trennstegen (FT) mit 85 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067816
Typ	RLVL 85 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	85x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder FT

Artikelnummer: 6067816



Abmessungen

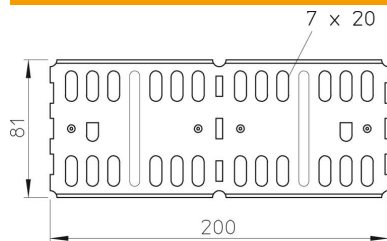

Abmessung	200 x 81
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	85 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder