


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042042



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

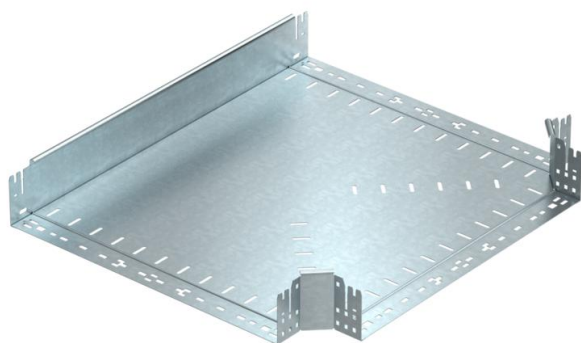

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer       | 6042042               |
| Typ                 | RTM 160 FT            |
| Bezeichnung 1       | T-Abzweigstück        |
| Bezeichnung 2       | mit Schnellverbindung |
| Hersteller          | OBO                   |
| Dimension           | 110x600               |
| Werkstoff           | Stahl                 |
| Oberfläche          | tauchfeuerverzinkt    |
| Oberflächennorm     | DIN EN ISO 1461       |
| Kleinste VK-Einheit | 1                     |
| Mengeneinheit       | Stück                 |
| Gewicht             | 707,2 kg              |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.            |


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042042



### Abmessungen

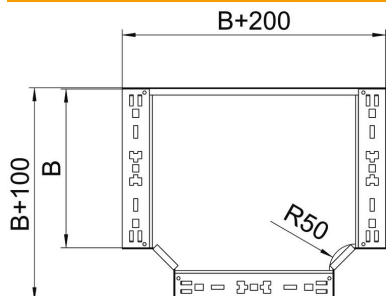

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe   | 110 mm |
| Maß B  | 600 mm |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°                    |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt             |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |