


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041030



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.  
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.

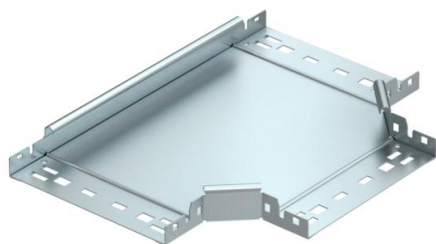

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041030
Typ	RTM 310 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	35x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	69,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 35 FS

Artikelnummer: 6041030



### Abmessungen

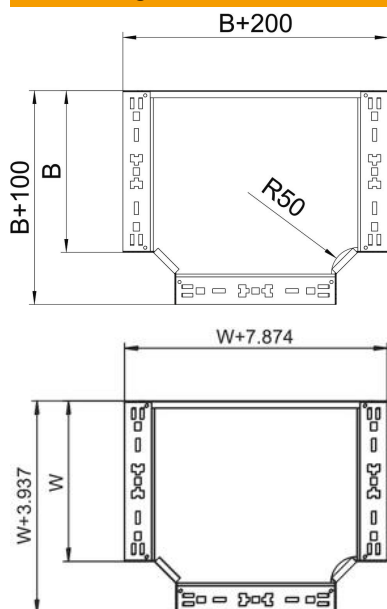

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	35 mm
Maß B	100 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm