


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 7119402

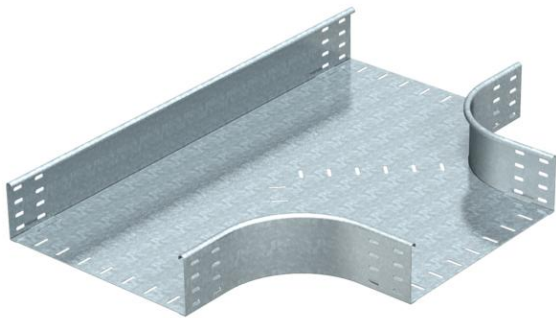

T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm.  
Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite.  
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7119402
Typ	RT 140 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	825 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

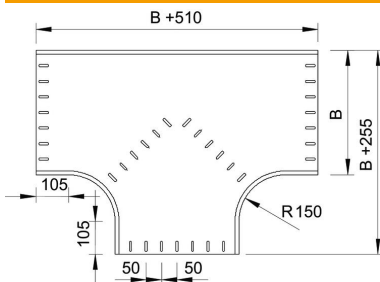

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Maß B	400 mm
Maß R	150 mm

# Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 7119402



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm