


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038112



T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

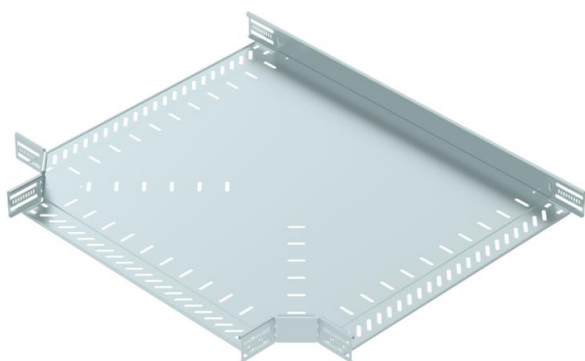

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6038112 |
| Typ | RT 660 FS |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 519 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038112



Abmessungen

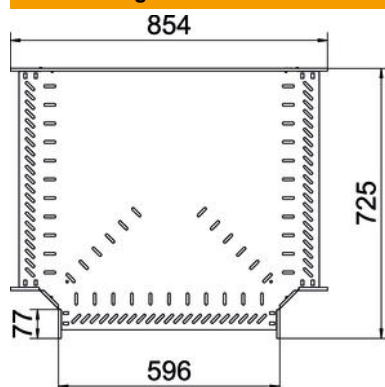

| | |
|--------|--------|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 600 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt/geklemmt |
| Empfohlene Anzahl Schrauben | 24 St. |
| Holmstärke | 1,25 mm |