


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117604



T-Abzweigstück, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Formteil in runder Ausführung. Der Innenradius des Formteils beträgt 150 mm. Alle Seiten sind für die gleiche Kabelrinnenbreite. Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

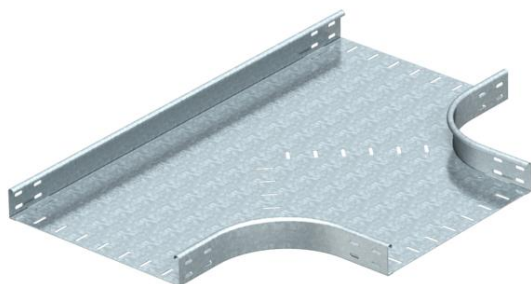

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7117604
Typ	RT 660 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	horizontal, runde Bauform
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1001,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück 60 FT

Artikelnummer: 7117604



Abmessungen

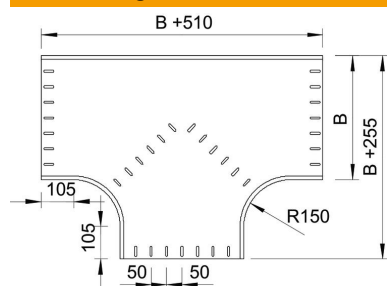

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Maß B	600 mm
Maß R	150 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm