


# Technisches Datenblatt

## Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.

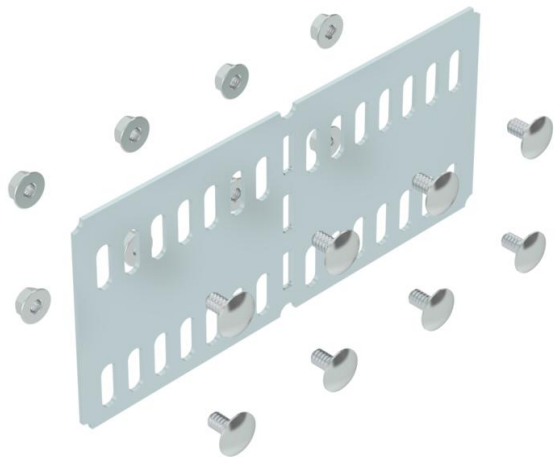

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6067870
Typ	RUVK 100 FS
Bezeichnung 1	Universalverbinder
Bezeichnung 2	mit Kantenschutz
Hersteller	OBO
Dimension	100x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870



### Abmessungen

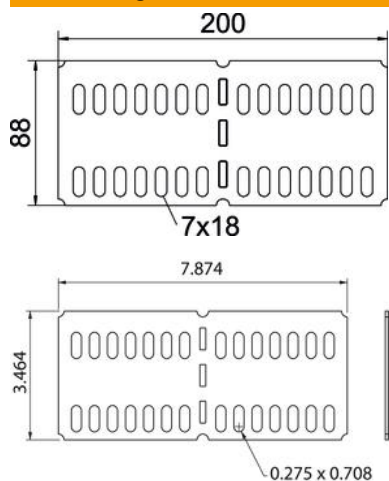

Abmessung	100x200
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	88 mm
Blechstärke	2 mm

### Technische Daten

Anzahl Schrauben	8 St.
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	100 mm
Gelenkverbinder horizontal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder