


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107455

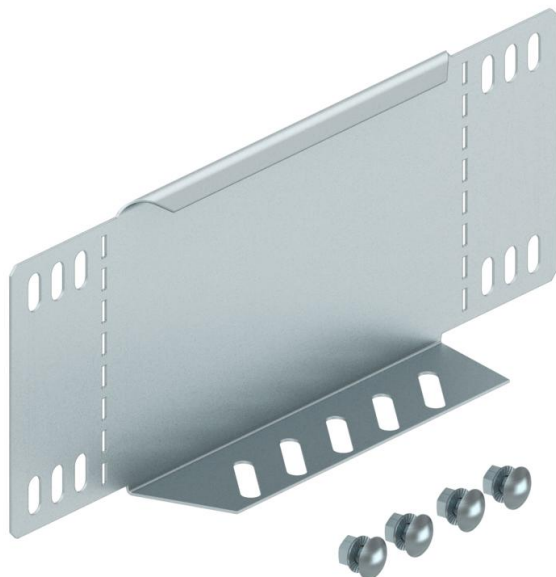

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelnummer | 7107455 |
| Typ | RWEB 110 DD |
| Bezeichnung 1 | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x100 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 16,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107455



Abmessungen

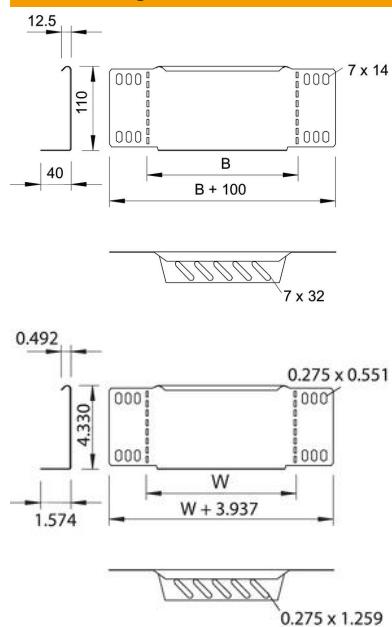

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 100 mm |
| Breite | 4 in |
| Höhe | 110 mm |
| Höhe | 4 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B (mm) | 100 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |