

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107536



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7107536
Typ	RWEB 140 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	58 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107536



Abmessungen

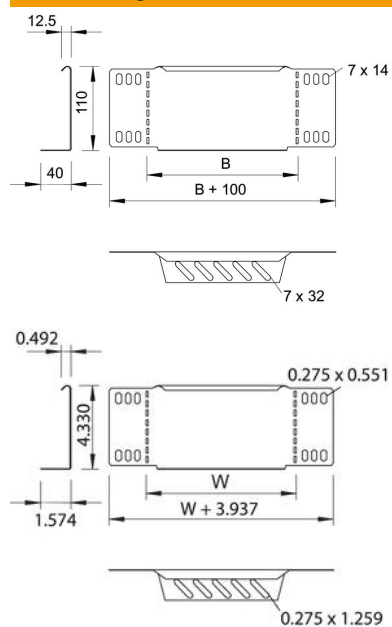

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	400 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein