


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111428

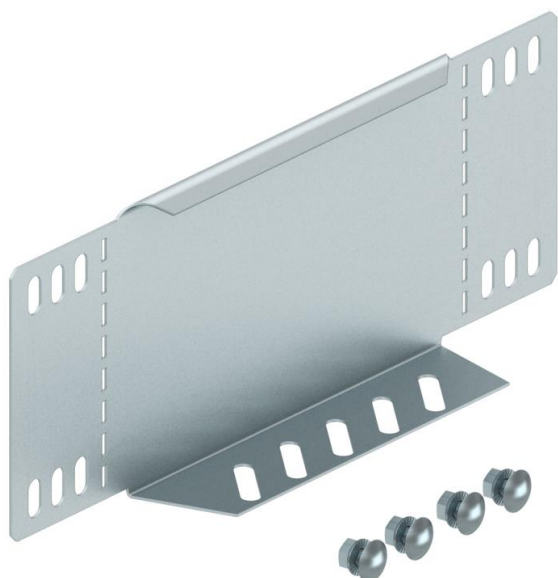

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist der Untergurt mit einer Lochung versehen.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7111428
Typ	RWEB 140 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	52,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 FS

Artikelnummer: 7111428



### Abmessungen

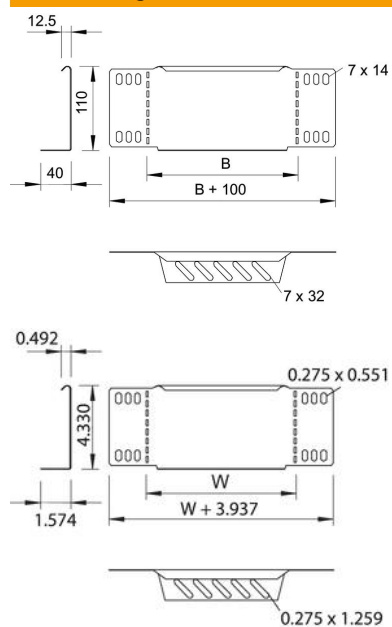

Breite	400 mm
Breite	16 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	400 mm

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein