

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107560



Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7107560
Typ	RWEB 155 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x550
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	70,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 110 DD

Artikelnummer: 7107560



Abmessungen

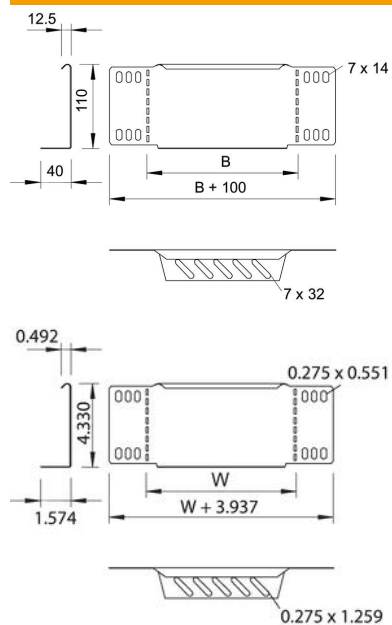

Breite	550 mm
Breite	22 in
Höhe	110 mm
Höhe	4 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	550 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein