


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109814

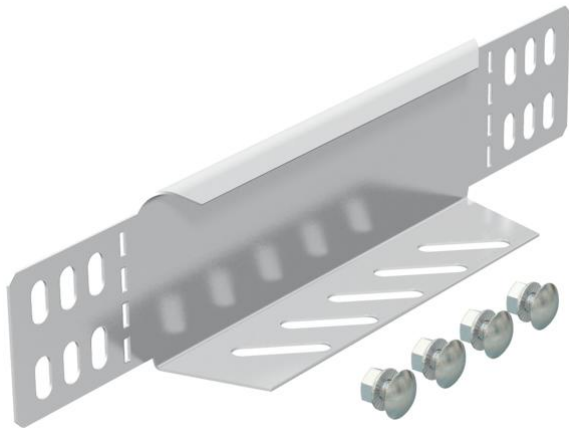

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7109814
Typ	RWEB 610 A2
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

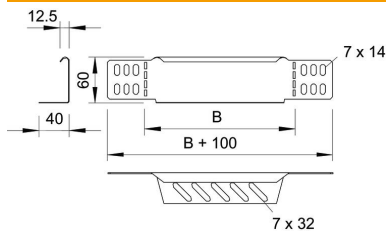

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	100 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109814



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein