


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7106106

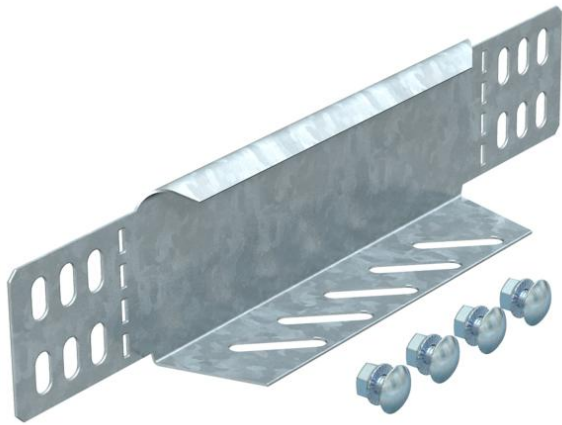

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7106106
Typ	RWEB 610 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD


Artikelnummer: 7106106



### Abmessungen

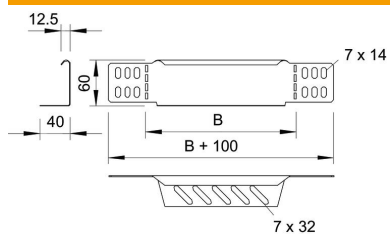

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	100 mm

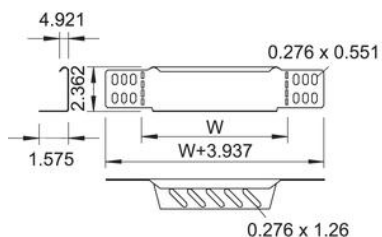

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein