


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109830

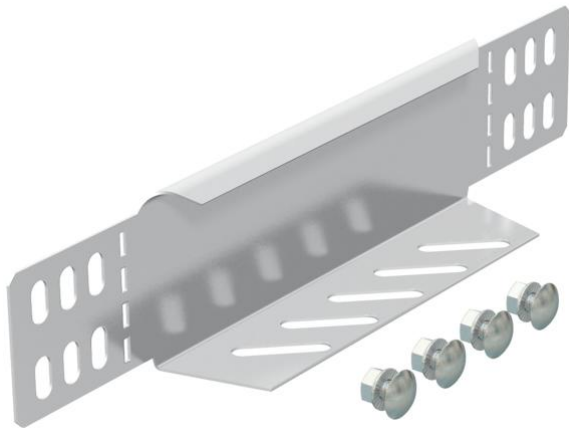

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	7109830
Typ	RWEB 620 A2
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

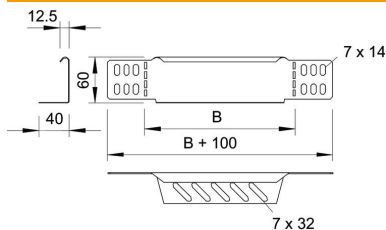

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	200 mm

# Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109830



## Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein