


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7106114

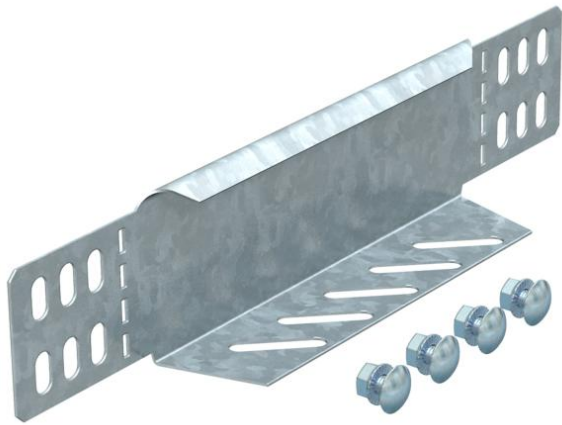

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	7106114
Typ	RWEB 620 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	22,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7106114



### Abmessungen

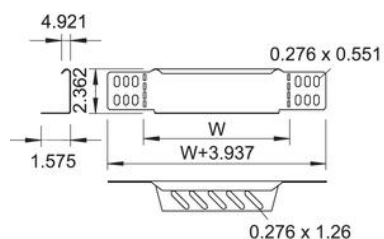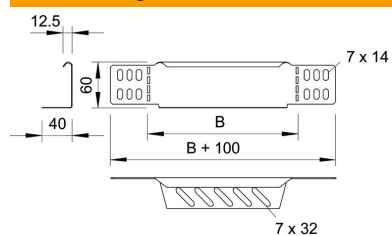

Breite	200 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	200 mm

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein