


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109857

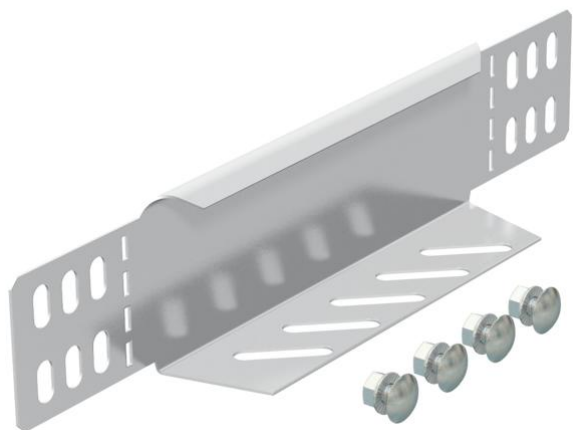

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7109857
Typ	RWEB 630 A2
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	31,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

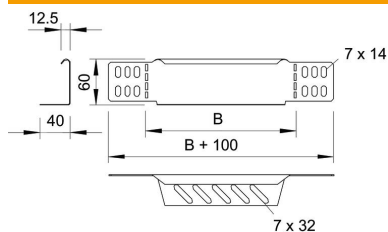

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	300 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109857



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein