


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109296

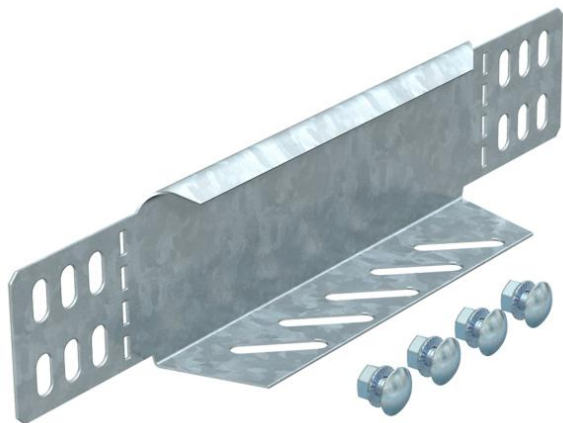

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer       | 7109296                      |
| Typ                 | RWEB 630 FS                  |
| Bezeichnung 1       | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2       | für Kabelrinne               |
| Hersteller          | OBO                          |
| Dimension           | 60x300                       |
| Werkstoff           | Stahl                        |
| Oberfläche          | bandverzinkt                 |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346                 |
| Kleinste VK-Einheit | 1                            |
| Mengeneinheit       | Stück                        |
| Gewicht             | 30,7 kg                      |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.                   |


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS


Artikelnummer: 7109296



### Abmessungen

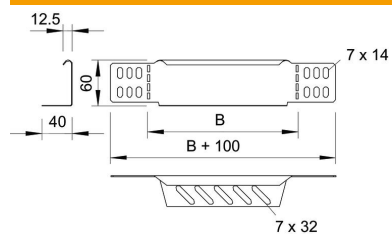

|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 300 mm |
| Breite      | 12 in  |
| Höhe        | 60 mm  |
| Höhe        | 2 in   |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B (mm)  | 300 mm |

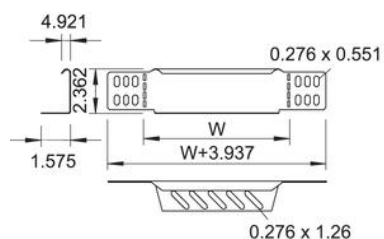

### Technische Daten

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt           | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |