


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109903

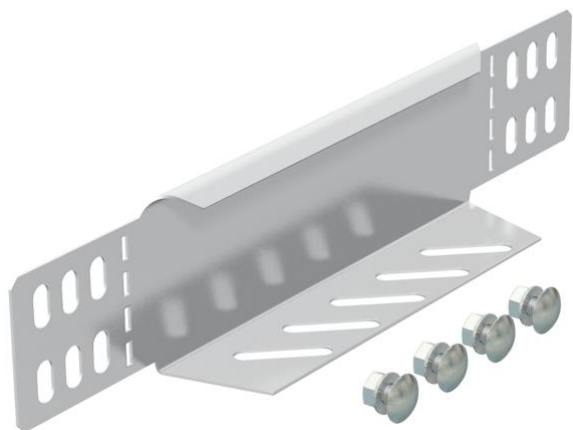

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7109903
Typ	RWEB 650 A2
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	48,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

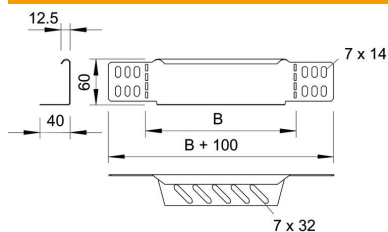

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	500 mm

Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 A2

Artikelnummer: 7109903



Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein