


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS

Artikelnummer: 7109601

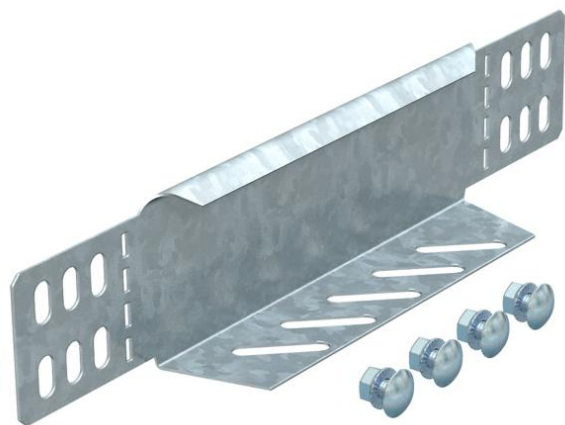

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.  
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	7109601
Typ	RWEB 660 FS
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	55,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 FS


Artikelnummer: 7109601



### Abmessungen

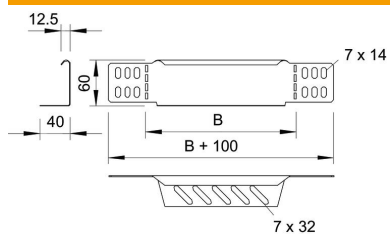

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	600 mm

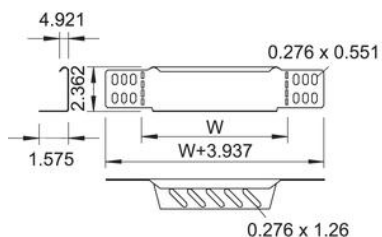

### Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein