


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110200

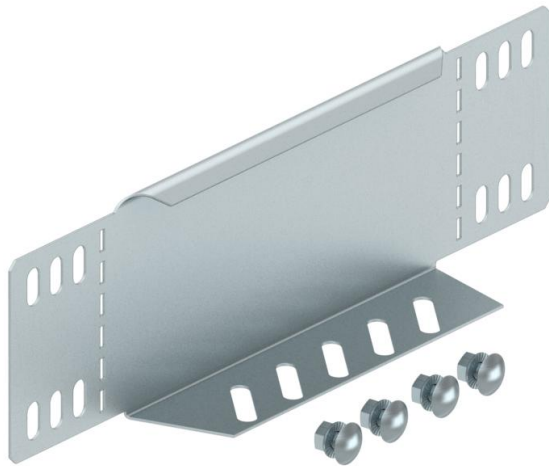

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 7110200 |
| Typ | RWEB 820 FS |
| Bezeichnung 1 | Reduzierwinkel/ Endabschluss |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 85x200 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 23 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech FS

Artikelnummer: 7110200



Abmessungen

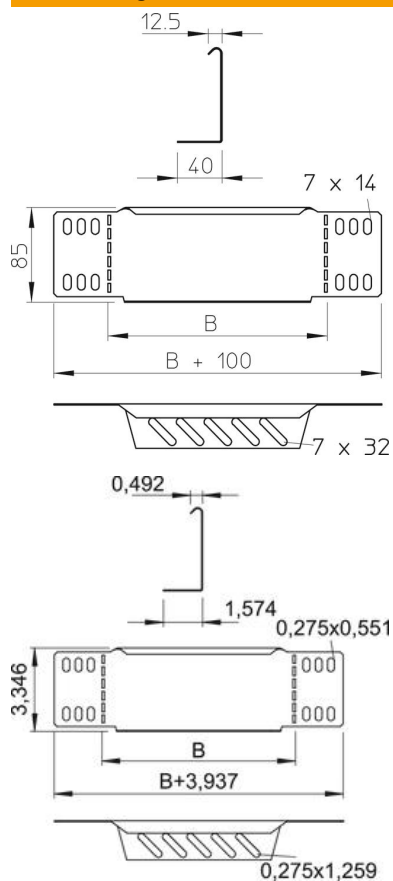

| | |
|-------------|--------|
| Breite | 200 mm |
| Breite | 8 in |
| Höhe | 85 mm |
| Höhe | 3 in |
| Blechstärke | 1 mm |
| Maß B (mm) | 200 mm |

Technische Daten

| | |
|---------------------------|------|
| Funktionserhalt | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |