


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD

Artikelnummer: 7107420

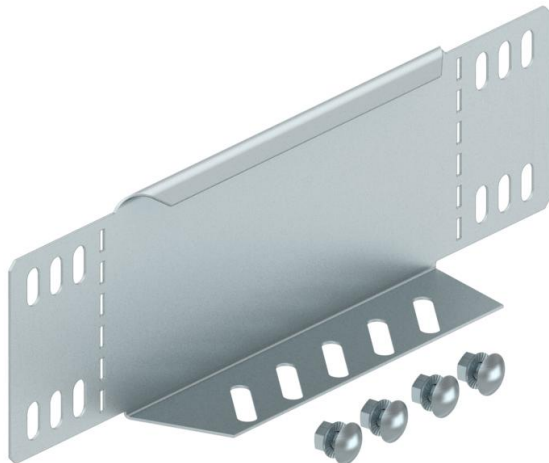

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7107420
Typ	RWEB 860 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	85x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	63 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech DD

Artikelnummer: 7107420



Abmessungen

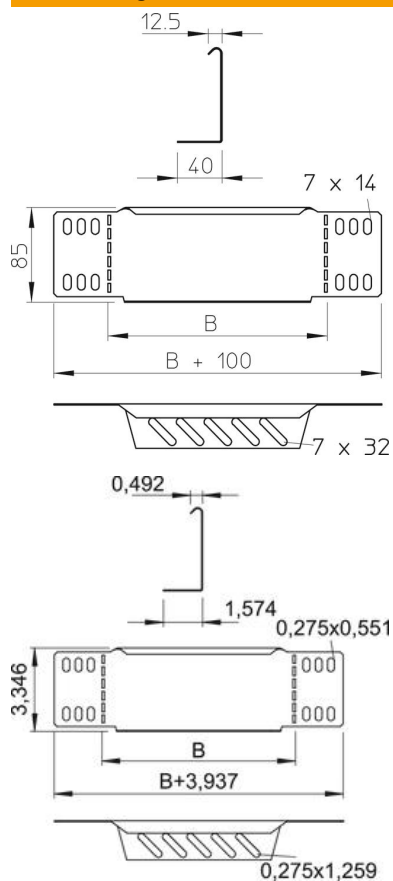

Breite	600 mm
Breite	24 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Blechstärke	1 mm
Maß B (mm)	600 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein