


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7106126

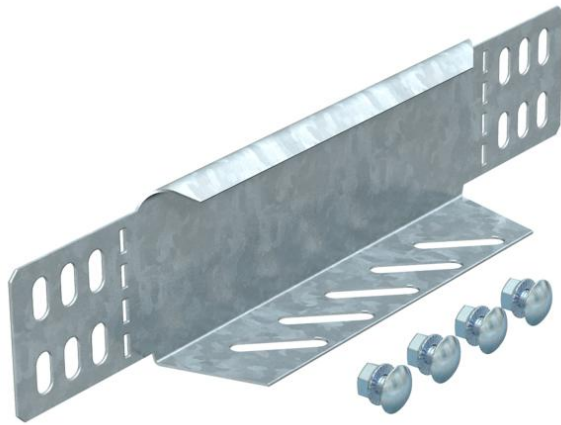

Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Ab der Breite 150 mm ist ein Untergurt mit einer Lochung vorhanden.

Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.



St Stahl

DD bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten

Artikelnummer	7106126
Typ	RWEB 650 DD
Bezeichnung 1	Reduzierwinkel/ Endabschluss
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	47,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Reduzierwinkel und Endabschlussblech 60 DD

Artikelnummer: 7106126



Abmessungen

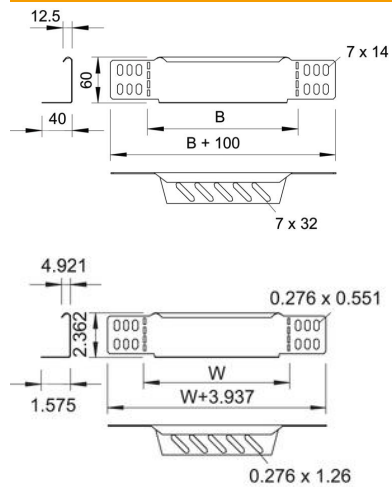

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	500 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein