


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder FT

Artikelnummer: 6067328



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 35 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

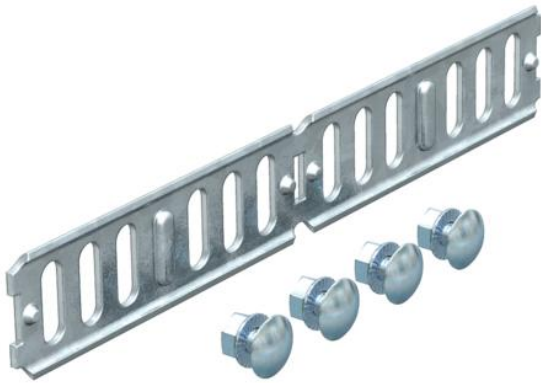


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067328
Typ	RWVL 35 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	35x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

 Abmessungen



Abmessung	200 x 31
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	31 mm
Höhe	1 in
Blechstärke	2 mm

Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder FT

Artikelnummer: 6067328



Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	35 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder