


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A2

Artikelnummer: 6067662



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

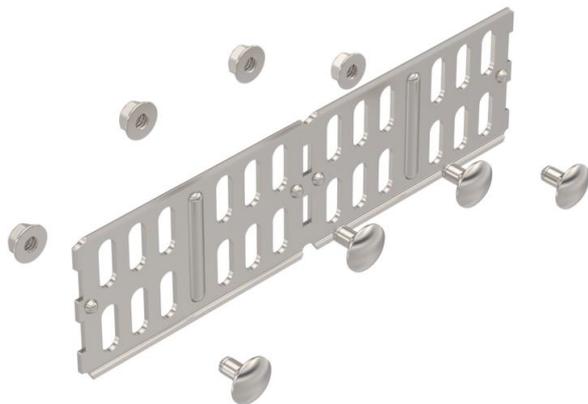


- A2** Edelstahl, rostfrei
- 2B** blank, nachbehandelt

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 6067662 |
| Typ | RWVL 60 A2 |
| Bezeichnung 1 | Längs- und Winkelverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelrinne, horizontal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 60x200 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

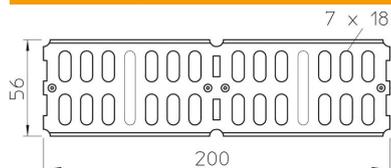

| | |
|-------------|----------|
| Abmessung | 200 x 56 |
| Länge | 200 mm |
| Breite | 4 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Höhe | 2 in |
| Blechstärke | 2 mm |

Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 A2

Artikelnummer: 6067662



Technische Daten

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 60 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |