


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 60 FS

Artikelnummer: 6067115



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.  
Inklusive Flachrundsrauben und Kombimuttern.

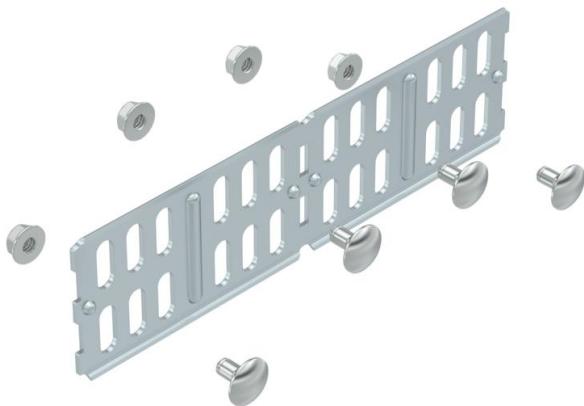

**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6067115
Typ	RWVL 60 FS
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	16,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Längs- und Winkelverbinder 60 FS



Artikelnummer: 6067115

### Abmessungen

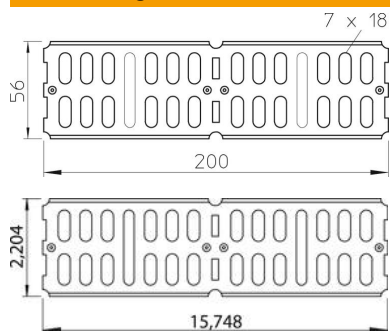

Abmessung	200 x 56
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

### Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	ja
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder