


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 FT

Artikelnummer: 6067611



Längs- und Winkelverbinder für Kabelrinnen und Formteile mit 60 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

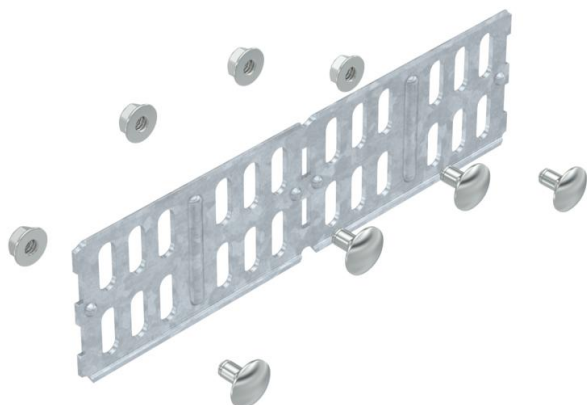

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6067611
Typ	RWVL 60 FT
Bezeichnung 1	Längs- und Winkelverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Längs- und Winkelverbinder 60 FT

Artikelnummer: 6067611



Abmessungen

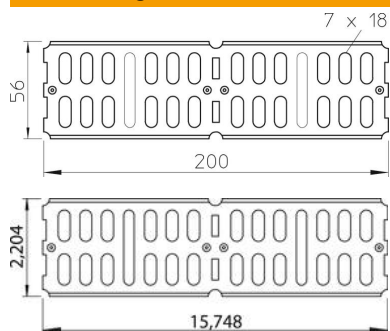

Abmessung	200 x 56
Länge	200 mm
Breite	4 mm
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	2 mm

Technische Daten

Ausführung	Winkelverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder