

# Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400328



Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

## Stammdaten

Artikelnummer	7400328
Typ	S3 25038
Bezeichnung 1	Unterflurkanal
Bezeichnung 2	3-zügig
Hersteller	OBO
Dimension	2000x250x38
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	466 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

## Abmessungen

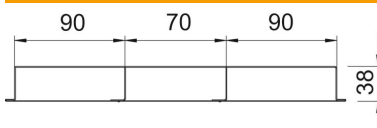

Länge	2.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	38 mm
Maß a	90 mm
Maß b	70 mm
Maß h	38 mm

# Technisches Datenblatt

Unterflur-Installationskanal, 3-zügelig, Kanalhöhe 38 mm

Artikelnummer: 7400328



## Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände	2
Anzahl der Züge	3 St.
Befestigungsart Montage-System	Boden
Bodenblech	ja
Einsatzbereich	estrichüberdeckt
Entkoppelbar	nein
Kanalhöhe min.	38 mm
Nutzquerschnitt	8820 mm <sup>2</sup>
Oberteil abnehmbar	nein
Querschnitt Zug a	3168 mm <sup>2</sup>
Querschnitt Zug b	2484 mm <sup>2</sup>