



Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 50 mm betragen.

Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen: MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1124679
Typ	SB MS 41 M8 FT
Bezeichnung 1	Spannbügel
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Spannbügel, FT

Artikelnummer: 1124679



Abmessungen

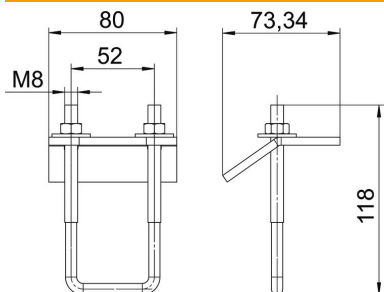

Länge	118 mm
Breite	80 mm
Höhe	74 mm

Technische Daten

Bruchlast	3,5 kN
Max. Anzugsdrehmoment	20 Nm