

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046817



90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	2046817
Typ	SBN20 FT
Bezeichnung 1	Stapa Steckbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	13,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde




Artikelnummer: 2046817



Abmessungen

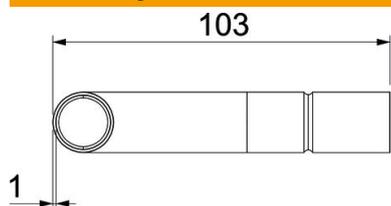

Maß A	53,7 mm
Maß B	155 mm
Maß D	20,6 mm
Maß I	30 mm
Maß M	M20
Maß R (mm)	90 mm
Maß t	1 mm

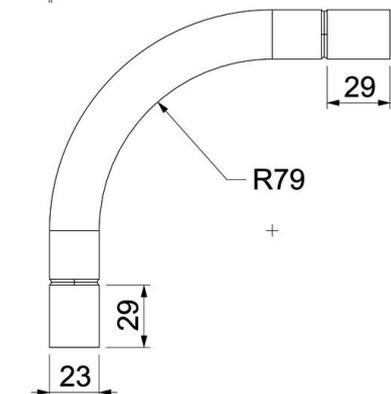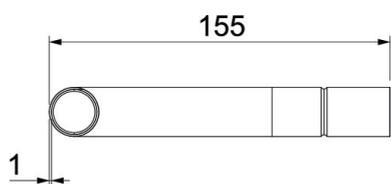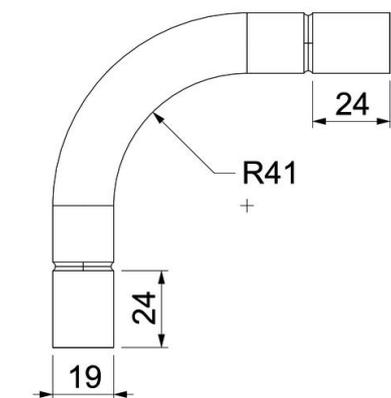

Technisches Datenblatt

Tauchfeuerverzinkter Stahlbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046817



Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	20 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein