

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488307



Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488307
Typ	SCCT 10-15
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabelbinder bis 8 mm
Hersteller	OBO
Dimension	10-15mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488307



### Abmessungen

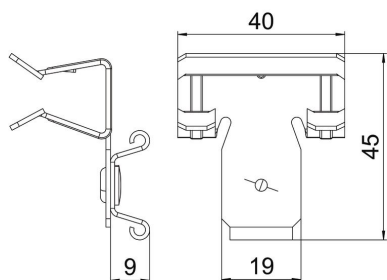

Länge	45 mm
Breite	40 mm
Höhe	33 mm
Maß L	45 mm
Maß W	40 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	15 mm
Flanschdicke F min.	10 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein