

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488311



Trägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488311
Typ	SCCT 15-20
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabelbinder bis 8 mm
Hersteller	OBO
Dimension	15-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,25 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme

Artikelnummer: 1488311



Abmessungen

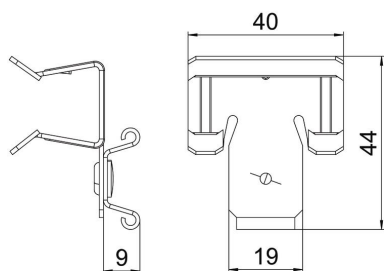

Länge	44 mm
Breite	40 mm
Höhe	33 mm
Maß L	44 mm
Maß W	40 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	15 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein