


Technisches Datenblatt

Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488453



Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.

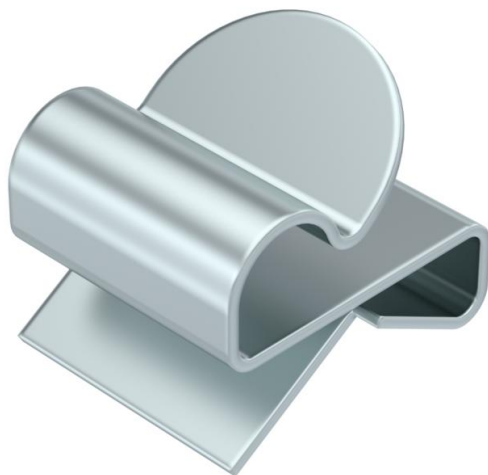

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488453
Typ	SCC 1-4 D7
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Kabel, 6-7mm
Hersteller	OBO
Dimension	1-4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Trägerklammer für Kabel

Artikelnummer: 1488453



Abmessungen

Länge	17 mm
Breite	14 mm
Höhe	15 mm
Maß W	14 mm

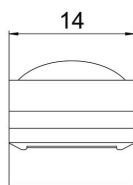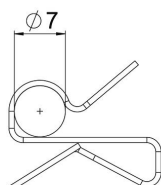

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	6 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein