

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488413



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



CE

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488413
Typ	SCHPO 1,5-4 D25
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 25 mm
Hersteller	OBO
Dimension	1,5-4mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488413



Abmessungen

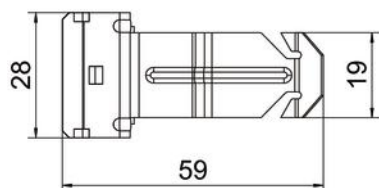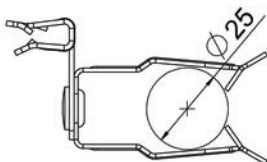

Länge	59 mm
Breite	28 mm
Höhe	32 mm
Maß L	59 mm
Maß W	28 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	4 mm
Flanschdicke F min.	1,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	22 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein