

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488445



Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

Artikelnummer	1488445
Typ	SCHPO 15-20 D32
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 32 mm
Hersteller	OBO
Dimension	15-20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.



Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Artikelnummer: 1488445



Abmessungen

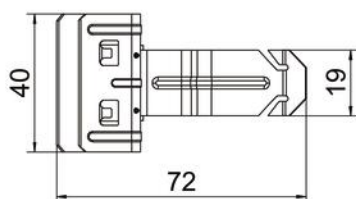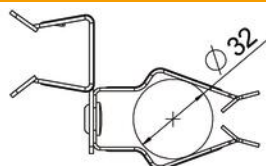

Länge	72 mm
Breite	40 mm
Höhe	46 mm
Maß L	72 mm
Maß W	40 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	20 mm
Flanschdicke F min.	15 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	30 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein