

Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488329



Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 1488329 |
| Typ | SCTR 4-10 M10 |
| Bezeichnung 1 | Trägerklammer |
| Bezeichnung 2 | für Gewindestange M10 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 4-10mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488329



Abmessungen

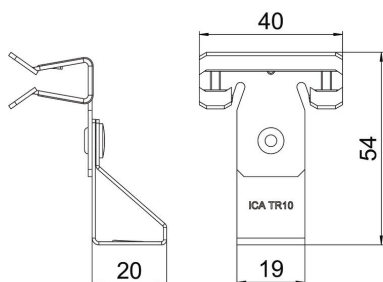

| | |
|--------|-------|
| Länge | 54 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß L | 54 mm |

Technische Daten

| | |
|-----------------------|---------|
| Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
| Befestigungsart | klemmen |
| Flanschdicke F max. | 10 mm |
| Flanschdicke F min. | 4 mm |
| Gewinde metrisch | 10 |
| Scharnier justierbar | nein |
| Scharnierend | nein |