

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488325



Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen.  
Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488325
Typ	SCTR 4-10 M8
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	für Gewindestange M8
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Artikelnummer: 1488325



### Abmessungen

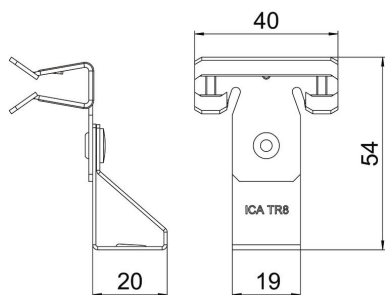

Länge	54 mm
Breite	40 mm
Höhe	44 mm
Maß L	54 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Gewinde
Befestigungsart	klemmen
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Gewinde metrisch	8
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein