

# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488263



Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahlträgern durch Aufschlagen.



**St** Stahl

**ZL** Zinklamelle

### Stammdaten

Artikelnummer	1488263
Typ	SCVH 4-10
Bezeichnung 1	Trägerklammer
Bezeichnung 2	mit Befestigungsloch
Hersteller	OBO
Dimension	4-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,66 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## Trägerklammer, mit Befestigungsloch

Artikelnummer: 1488263



### Abmessungen

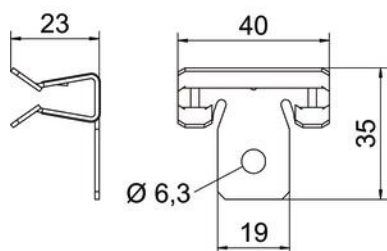

Länge	35 mm
Breite	40 mm
Höhe	23 mm
Maß L	35 mm
Maß W	40 mm

### Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Loch
Befestigungsart	klemmen
Befestigungsloch	6,5 mm
Flanschdicke F max.	10 mm
Flanschdicke F min.	4 mm
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	nein