

# Technisches Datenblatt

## Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Artikelnummer: 6119434



Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :

- Geräteinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF., Farbe: reinweiß

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6119434            |
| Typ                 | SDE-RW D0GN3B      |
| Bezeichnung 1       | Steckdoseneinheit  |
| Bezeichnung 2       | Modul 45, 3fach    |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 84x185x59mm        |
| Farbe               | minzgrün; RAL 6029 |
| Werkstoff           | Polycarbonat       |
| Kleinste VK-Einheit | 1                  |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 23,3 kg            |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |

 
# Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation


Artikelnummer: 6119434



## Abmessungen



|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 185 mm |
| Höhe   | 84 mm  |

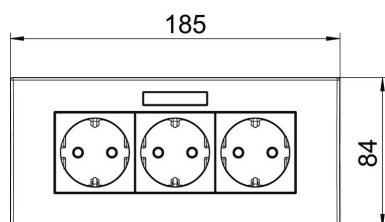

# Technisches Datenblatt

Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Artikelnummer: 6119434



## Technische Daten

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung                             | Komplettgehäuse            |
| Abschließbar                          | nein                       |
| Anschlussart                          | Steckklemme                |
| Anzahl der Einheiten                  | 3                          |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0                          |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar       | 0                          |
| Anzahl Pole                           | 2                          |
| Aufdruck/Kennzeichnung                | ohne Aufdruck              |
| Ausführung                            | 3-fach 0°                  |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                       |
| Ausführung                            | SCHUKO                     |
| Auswurfmechanismus                    | nein                       |
| Befestigungsart                       | einrasten                  |
| Beschriftungsfeld                     | ja                         |
| erhöhter Berührungsschutz             | ja                         |
| Fehlerstromschutz                     | nein                       |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE)   | nein                       |
| Gangreserve                           | nein                       |
| Halogenfrei                           | ja                         |
| Isolierte Einbau                      | nein                       |
| Klappdeckel                           | nein                       |
| Kodierung                             | nein                       |
| Kontroll-Licht                        | nein                       |
| Mit Ein-/Ausschalter                  | nein                       |
| Mit Feinsicherung                     | nein                       |
| Mit Funktionsbeleuchtung              | nein                       |
| Mit Orientierungsbeleuchtung          | nein                       |
| Montageart                            | Geräteeinbaukanal          |
| Nennspannung                          | 250 V                      |
| Nennstrom                             | 16 A                       |
| Schutzart                             | sonstige                   |
| Sonderstromversorgung                 | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Ausführung                 | Schutzkontakt              |
| Steckdosen Winkel                     | 0°                         |
| Tiefe                                 | 60 mm                      |
| Transparent                           | nein                       |
| Verdreher Zentraleinsatz              | nein                       |
| Überspannungsschutz                   | nein                       |