

Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach

Artikelnummer: 6117200



Steckdose 1-fach 0° nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen, 2-polig, 10 A, 250 V~, Typ 13, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.




PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6117200 |
| Typ | SKS-CH0 RW1 |
| Bezeichnung 1 | Steckdose Schweizer Norm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 250V, 10A |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

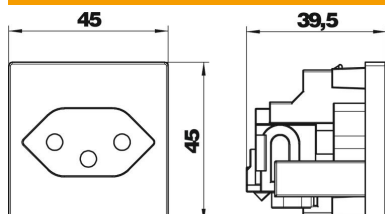

| | |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |

Technisches Datenblatt

Steckdose 0°, Schweiz, 1-fach

Artikelnummer: 6117200



Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Abschließbar | nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Ausführung | 1-fach 0° |
| Ausführung der Oberfläche | nicht zutreffend |
| Ausführung | Schweizer Norm Typ 13 |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| erhöhter Berührungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Gangreserve | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Klappdeckel | nein |
| Kontroll-Licht | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Schutzart | sonstige |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Steckdosen Winkel | 0° |
| Tiefe | 39,5 mm |
| Transparent | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Überspannungsschutz | nein |