


Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160755



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

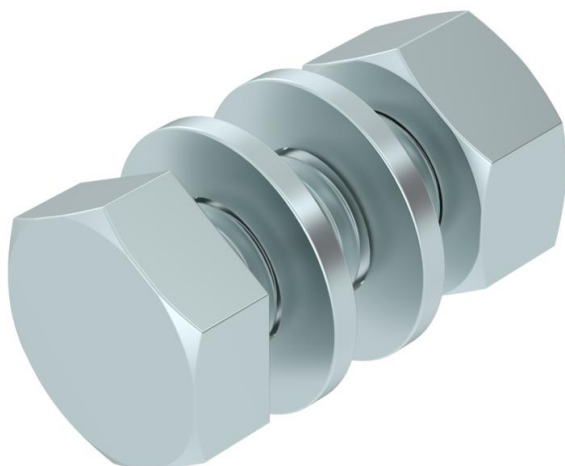

St Stahl

F feuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3160755
Typ	SKS 10x25 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x25
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt


Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160755



Abmessungen

Länge	25 mm
Maß d	10 mm
Maß L	25 mm

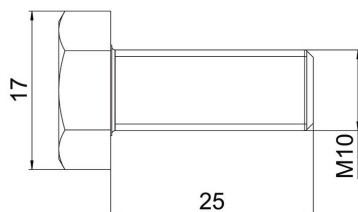

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 10 x 25
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja