

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 3160752



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.



A2

A4


A5

Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	3160752
Typ	SKS 10x30 A4
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

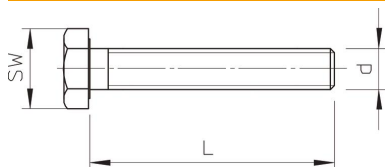

Länge	30 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A4

Artikelnummer: 3160752



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A4-70
Gewinde	M 10 x 30
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja