


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160760



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

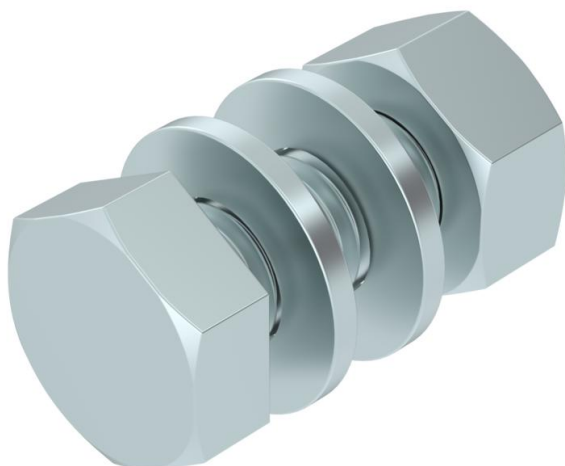

**St** Stahl

**F** feuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	3160760
Typ	SKS 10x30 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x30
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt


## Sechskantschraube M10 F

Artikelnummer: 3160760



### Abmessungen

Länge	30 mm
Maß d	10 mm
Maß L	30 mm

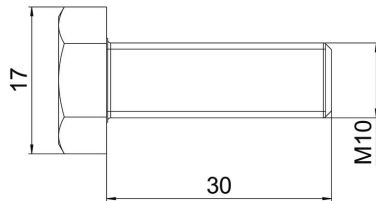

### Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 10 x 30
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja