

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 6418255



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.




VA	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6418255
Typ	SKS 10x90 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M10x90
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,038 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

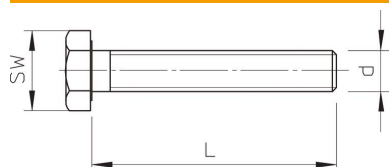

Länge	90 mm
Maß d	10 mm
Maß L	90 mm

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M10 A2

Artikelnummer: 6418255



Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 10 x 90
Gewinde metrisch	10
Gewindesteigung	1,5 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	17
Vollgewinde	ja