


# Technisches Datenblatt

## Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418368



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen. Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

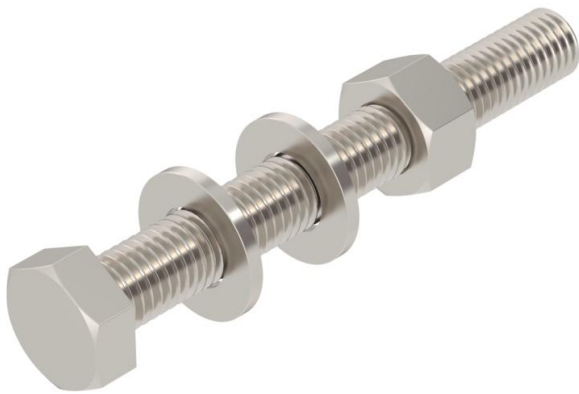


<b>VA</b>	Edelstahl, rostfrei
<b>2B</b>	blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6418368
Typ	SKS 12x100 A2
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M12x100
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	12 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

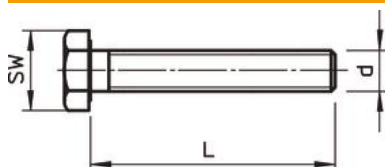

Länge	100 mm
Maß d	0,47 in
Maß d	12 mm
Maß L	3,93 in
Maß L	100 mm

# Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M12 A2

Artikelnummer: 6418368



## Technische Daten

Festigkeitsklasse	A2-70
Gewinde	M 12 x 100
Gewinde metrisch	12
Gewindesteigung	1,75 mm
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
Schlüsselweite	19
Vollgewinde	ja